
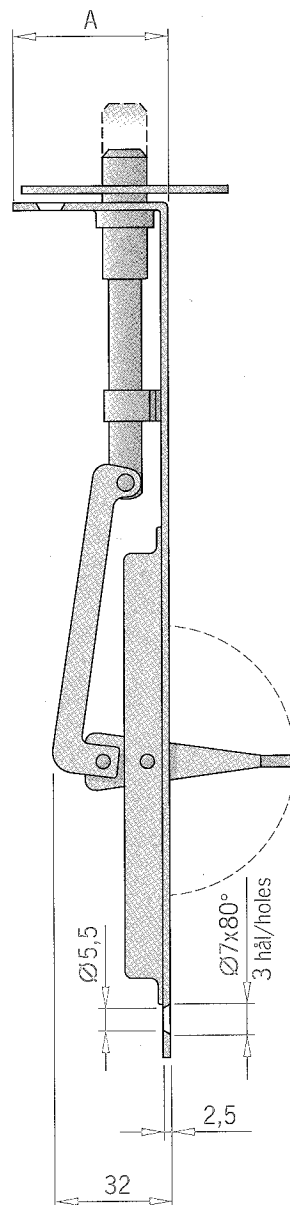


Hävarmskantregel / Lever bolt.
Assa-kompatibel. Hävarmskantregel för
pardörrar i kraftigt utförande.
Heavy duty lever bolt for double doors.

TYP "96"



Art no	903292 (A=60mm)	903297 (A=60mm)
Art no	903295 (A=41mm)	Rfr 2343 / S.S. 316
Material	Stål / Steel	Mattporstad / Electro polished
Ytbehandling / Treatment	Förzinkad / Z/P	
Vikt / Weight	340g/st / 340g/pcs	

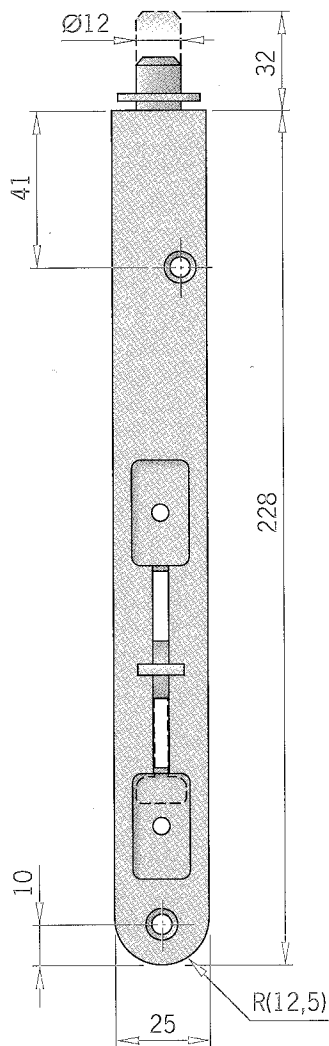

Hävarmskantregel / Leverarmsbolt.
ASSA-kompatibel. Hävarmskantregel för
pardörrar/fönster. Fräsdiameter 20mm.
Slutbleck i naturfärgad plast.
Leverarmsbolt for double doors/windows.
Millidiameter 20mm. Strikeplate in natural
coloured plastic material.

TYP "97"

Art no	903344	903341	903347
Material	Zamac		
Ytbehandling / Treatment	Förzinkad / Z/P	Förkromat / Chrome plated	Förmässingad / Brass plated
Vikt / Weight	141g/st / 141g/pcs		

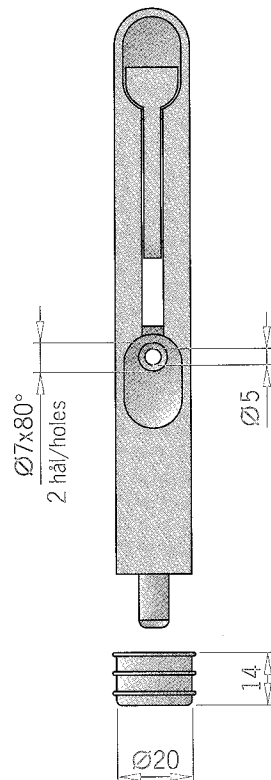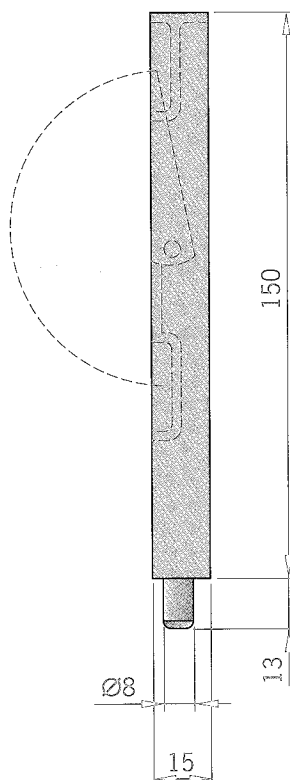

KARBUSSNING
INGÅR /
FRAMEBUSHING
INCLUDE
Art no 903345