

Cartouches filtrantes pour climatiseurs TopTherm de Rittal

Les climatiseurs Rittal ne nécessitent que peu d'entretien et sont livrés sans cartouche filtrante. Néanmoins, lorsque les conditions ambiantes sont sévères, il est recommandé d'utiliser des cartouches filtrantes.

Matériau :

Mousse de polyuréthane à alvéoles ouvertes possédant d'excellentes propriétés physiques et mécaniques. Résistance aux températures de - 40 °C à + 80 °C.
Épaisseur : 10 mm

Filtres métalliques pour climatiseurs TopTherm de Rittal

Lorsque les climatiseurs doivent être implantés dans un milieu poussiéreux et humide, il est conseillé d'utiliser des filtres métalliques lavables. Lorsque l'air et la vapeur s'accumulent sur les surfaces métalliques, il est facile de les nettoyer à l'eau ou avec un solvant dégraissant.

Matériau :

Aluminium
Épaisseur : 10 mm



Cartouches filtrantes pour climatiseurs TopTherm				
Pour climatiseur	UE	Référence cartouches filtrantes standard SK	UE	Référence filtres métalliques SK
SK 3302 . . . / SK 3303 . . . L x H x P 265 x 200 x 10 mm	3 p.	3286.300	1 p.	3286.310
SK 3304 . . . / 3305 . . . / 3328 . . . / 3329 . . . / 3332 . . . L x H x P 344 x 268 x 10 mm	3 p.	3286.400	1 p.	3286.410
SK 3382 . . . / SK 3383 . . . / SK 3384 . . . / SK 3385 . . . L x H x P 530 x 255 x 10 mm	3 p.	3286.500	1 p.	3286.510
SK 3386 . . . / SK 3387 . . . L x H x P 720 x 300 x 10 mm	3 p.	3286.600	1 p.	3286.610

Cadres d'échange rapide pour climatiseurs TopTherm de Rittal à montage sur le toit

Le cadre d'échange rapide offre de nombreux avantages. Le cadre se visse sur l'armoire électrique avec son joint d'étanchéité. Des clips de fixation rapides facilitent l'installation et la dépose du climatiseur. En cas de panne ou lors des travaux d'entretien, les temps d'arrêt sont ainsi réduits au minimum. En outre, lorsque l'atmosphère est huileuse, les cadres d'échange rapide empêchent l'huile de pénétrer à l'intérieur de l'armoire grâce à une gouttière de drainage intégrée.

Pour climatiseur TopTherm	UE	Référence SK
SK 3382 . . .	1 p.	3286.700
SK 3383 . . . SK 3384 . . . SK 3385 . . .	1 p.	3286.800
SK 3386 . . . SK 3387 . . .	1 p.	3286.900

Matériau :
Tôle d'acier

Teinte :
RAL 7032

Composition de la livraison :

Cadre d'échange rapide, joint d'étanchéité, clips de fixation rapides.

Brevet allemand N° 38 77 232
Brevet européen N° 0 284 889
valable pour DE, FR
Brevet américain N° 4,802,060
Brevet allemand N° 41 10 323
Brevet français N° 2 675 317
Brevet britannique N° 2 254 735

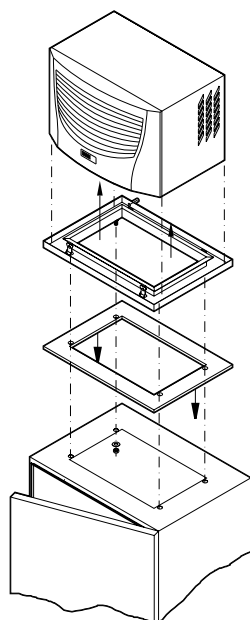


Schéma de fonctionnement



Interrupteur de porte

Permet de commander l'éclairage d'une armoire électrique, d'arrêter un climatiseur lorsque la porte est ouverte (pour prévenir la formation de condensats) ou de déclencher une alerte à l'ouverture de la porte. Fixation sans perçage.

	Référence PS
Interrupteur de porte, access. de montage inclus	4127.000