


# Schnittstellenkonverter USB – RS485

## Artikel-Nr.: TV8468



### Produkt-Highlights:

- USB / RS485 Schnittstellenkonverter
- Erzeugt virtuelle Kommunikationsschnittstelle (COM) am USB-Port
- Übertragung von Steuersignalen an High-Speed-Domekameras
- Autom. Bandbreitenanpassung
- Max. 32 Geräte anschließbar

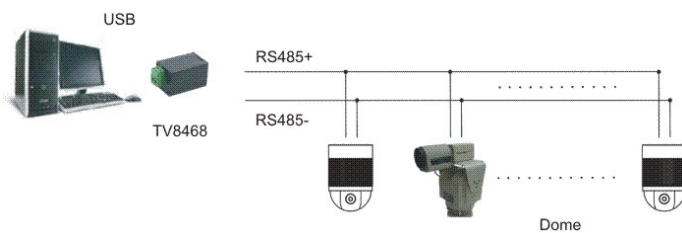

### Technische Daten

Eingang	USB 2.0
Ausgang	RS485
Stromaufnahme	Max. 10 mA
Übertragung	halbduplex
Übertragungreichweite	Max. 1200 Meter
Baudrate	Max. 115200, automatisch
Temperatur	0 – 55 °C
Luftfeuchtigkeit	Max. 95% nicht kondensierend
Abmessungen	(L x H x B) 34 x 25 x 25 mm
Gewicht	45 g
Betriebssystem	Windows XP / 2000
Lieferumfang	Konverter, Treiber-CD, USB-Kabel, Anleitung mehrsprachig