




- ❖ Ideal für Hand- oder Fußbetätigung
- ❖ Stabiles flexibles PVC-Gehäuse
- ❖ IPX7 - doppelt isoliert (IPX8 auf Anfrage)
- ❖ Große Farbauswahl (Sonderfarben auf Anfrage)
- ❖ Erhältlich mit Aluminium-Grundplatte - zur Festmontage oder mit Moosgummi-Unterlage
- ❖ Verschiedene Wechsler-Kontakte erhältlich
- ❖ Anschlußkabel lieferbar, z.B. mit Stecker / Kupplung

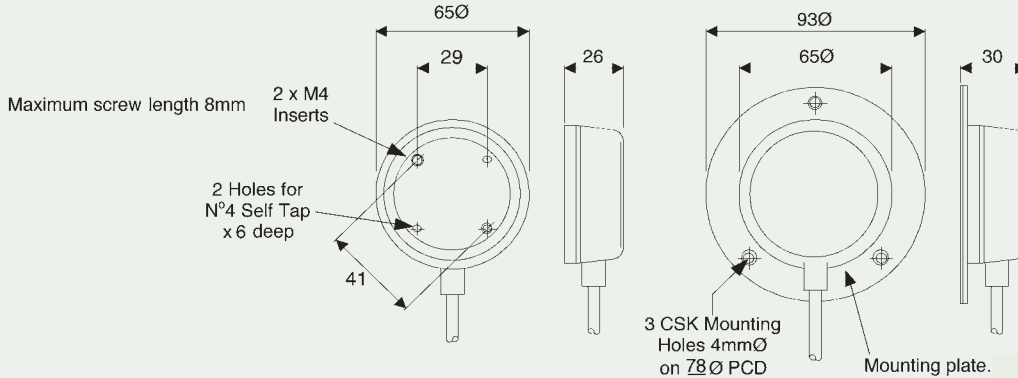

6240 - -

1. Modell

2. Farbauswahl

- | | |
|-----------|--------|
| A Schwarz | B Grau |
| C Weiß | D Rot |
| E Braun | F Grün |

3. Montageplatte

- C Ohne Montageplatte, aber mit M4-Gewindeeinsätzen
- D Graue Plastikplatte mit Befestigungslöcher
- E Graue Plastikplatte ohne Befestigungslöcher
- F Schwarze Plastikplatte mit Befestigungslöcher
- G Schwarze Plastikplatte ohne Befestigungslöcher
- H Verchromte Metallplatte mit Befestigungslöchern
- J Verchromte Metallplatte mit Befestigungslöchern
- Z Ohne Montageplatte, ohne Gewindeeinsätze

4. Kontaktausführung

- A Einpolig, Schließer
- B Einpolig, Öffner
- C Wechsler (mindestens 3-adriges Anschlußkabel)

5. Länge Anschlußkabel

- | | |
|-------|--------|
| A 2 m | B 3 m |
| C 5 m | D 10 m |

6. Leitungs-Set IP 40

- A 3A 24V AC/DC, 2 x 0,75mm², schwarz, PVC, Silberkontakte,
- C 0,1A 24V AC/DC, 2 x 0,75mm², schwarz, PVC, Goldkontakte
- D 3A 24V, AC/DC, 3 x 0,5mm², schwarz, PVC, Silberkontakte
- F 0,1A 24V AC/DC, 3-adrig, schwarz PVC, Goldkontakte
- Z Nicht verwendete Option

7. Leitungs-Set IPX7

- A 3A 24V AC/DC, 2 x 0,75mm², schwarz PVC, Silberkontakte
- C 0,1A 24V AC/DC, 2 x 0,75mm², schwarz, PVC, Goldkontakte
- D 3A 24V AC/DC, 3 x 0,5mm², schwarz, PVC, Silberkontakte,
- F 0,1A 24V AC/DC, 3-adrig, schwarz, PVC, Goldkontakte
- Z Nicht verwendete Option

- ❖ 250 V Ausführung auf Anfrage möglich
- ❖ Ausführungen ohne Montageplatte werden mit Moosgummi-Pad geliefert.