



### Thermotransferfarbbänder für

#### Wärmeschrumpfschläuche und TIPTAG Kennzeichnungsschilder

Thermotransferbänder bestehen aus Polyesterfolie, die auf einer Seite mit einer hitzeempfindlichen Farbband-Schicht versehen ist. Durch die Erhitzung einzelner Dots am Druckkopf wird die Farbband-Schicht mit hoher Auflösung auf das zu bedruckende Material gebracht.

Unterschiedliche Anteile an Wachs, Kunstharz, Farbpigmenten und Additiven verleihen dem Thermotransferband ihre Eigenschaften:


- Übertragbarkeit (Schmelzpunkt und Viskosität)
- Bedruckbarkeit und Haftung auf unterschiedlichen Materialien
- Beständigkeit des Ausdrucks gegen mechanische und chemische Einflüsse, gegen Hitze und UV-Strahlung
- Optische Dichte

#### Hauptmerkmale

- Thermotransferfarbbänder für hochwertige und dauerhafte Druckergebnisse auf Wärmeschrumpfschläuchen und TIPTAG Kennzeichnungsschildern
- Für die empfohlenen Bedruckungsmaterialien stehen optimierte Farbbänder zur Verfügung



Farbbänder zum Bedrucken von Schrumpfschläuchen und Kennzeichnungsschildern.

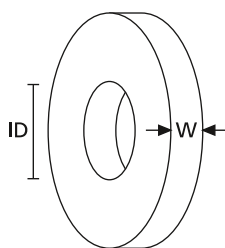

**ID:** Der Standard-Innendurchmesser des Rollenkerns beträgt 25,4 mm.

TYP	Empfohlene Materialien	Farbe	Breite (W)	Rollenlänge	Art.-Nr.
<b>TT822OUT8 110MM</b>	TCGT/TULT	Silber (SR)	110,0	300 m	556-00161
<b>TTRW 30MM</b>	TCGT/TULT	Weiß (WH)	30,0	300 m	556-00125
<b>TTRW 60MM</b>	TCGT/TULT	Weiß (WH)	60,0	300 m	556-00137
<b>TTDTHOUT 40MM</b>	TCGT/TULT/TLFX/TDRT/TIPTAG	Schwarz (BK)	40,0	300 m	556-00139
<b>TTDTHOUT 60MM</b>	TCGT/TULT/TLFX/TDRT/TIPTAG	Schwarz (BK)	60,0	300 m	556-00140
<b>TTDTHOUT 100MM</b>	TCGT/TULT/TLFX/TDRT/TIPTAG	Schwarz (BK)	100,0	300 m	556-00141
<b>TTRHTBK 70MM</b>	THTT/THTT DS/TAGHT	Schwarz (BK)	70,0	300 m	556-00204
<b>TTRHTBK 100mm</b>	THTT/THTT DS/TAGHT	Schwarz (BK)	100,0	300 m	556-00210
<b>TTRHTWH 70mm</b>	THTT/THTT DS/TAGHT	Weiß (WH)	70,0	300 m	556-00209
<b>TTRHTWH 100mm</b>	THTT/THTT DS/TAGHT	Weiß (WH)	100,0	300 m	556-00211
<b>TTRC+ 30MM</b>	TIPTAG PU/TCGT/TULT	Schwarz (BK)	30,0	300 m	556-00114
<b>TTRC+ 60MM</b>	TIPTAG PU/TCGT/TULT	Schwarz (BK)	60,0	300 m	556-00115
<b>TTRC+ 100MM</b>	TIPTAG PU/TCGT/TULT	Schwarz (BK)	100,0	300 m	556-00103

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.

