



AS-INTERFACE FUNKTIONSMODUL LOGO!
STANDARDSLAVE IP20 4DI/4DO

Allgemeine technische Daten:		
Ausführung des Produktes		AS-Interface Anschaltung für LOGO!
Typ		4 Eingänge (virtuell) / 4 Ausgänge (virtuell)
Ausführung des Slave-Typs		Standard-Slave
Versorgungsspannung		
• DC	V	24
Statusanzeige		
• Anzeige AS-Interface/Diagnose		Dual-LED grün/rot
Eingänge:		
Anzahl der Digitaleingänge		4
Ausgänge:		
Anzahl der Digitalausgänge		4
Umgebungsbedingungen:		
Umgebungstemperatur		
• während Betrieb	°C	0 ... 55
Schutzart IP		IP20
Mechanische Daten:		
Breite	mm	36

Höhe	mm	90
Tiefe	mm	58
Befestigungsart		auf Hutschiene

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung



Prüfbescheinigungen

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

Schiffbau



sonstiges

[Bestätigungen](#)

[Konformitätserklärung](#)

[sonstig](#)

[Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen:

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/mall>

CAX-Online-Generator



<http://www.siemens.com/cax>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3RK1400-OCE10-0AA2/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1400-OCE10-0AA2

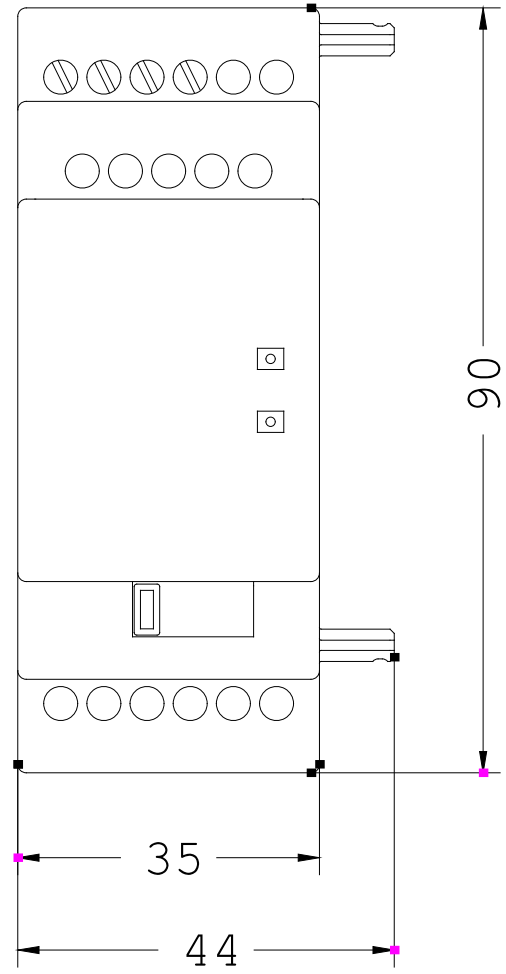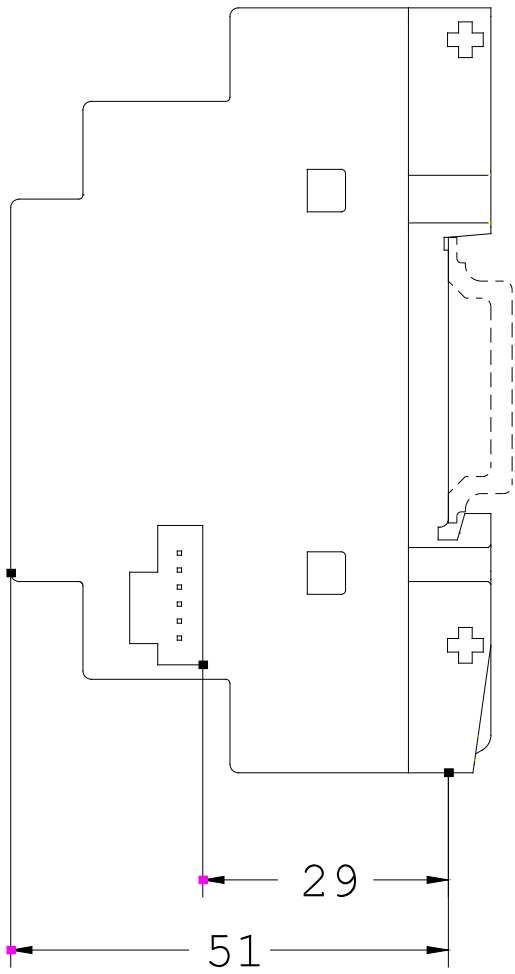

letzte Änderung:

21.07.2014