



Protection droite  
Straight protection

<b>Gamme / Range</b>	SIGN
<b>Référence / Reference</b>	PU 5020 NJ
<b>Code usine</b>	F1
<b>Douane / Customs</b>	39211900
<b>EAN</b>	3321369986949

<b>Longueur / Length</b>	750 mm
<b>Largeur / Width</b>	60 mm
<b>Hauteur / Height</b>	10 mm
<b>Poids / Weight</b>	0,125 kg

<b>Fabriqué en / Made of</b>	NBR
<b>Coloris / Color</b>	Noir et jaune / Black and yellow

**DESCRIPTION :**


- Protection droite
- Fabriquée en caoutchouc nitrile (NBR)
- Evite les accidents et absorbe les chocs
- Résistante aux graisses et aux acides
- Classification feu M4
- Coloris noir et jaune

**ACCESSOIRES :**

- Rouleau d'adhésif 3M

**EMBALLAGE :**

- 1 élément par sachet
- 250 éléments par carton

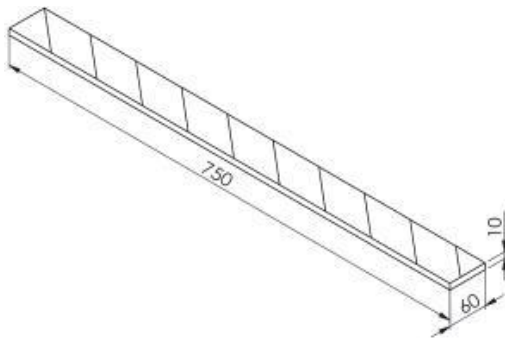

**DESCRIPTION :**

- Straight protection
- Made of nitrile butadiene rubber (NBR)
- Avoid unfortunate scratches
- Grease and acids resistant
- Fire classification M4
- Colors : black and yellow

**ACCESSORIES :**

- 3M adhesive tape

**PACKING :**

- 1 piece in a bag
- 250 pieces in a cardboard box

	Surconditionnement / Over packaging		Conditionnement / Packaging	
<b>UVC/Consumer sales unit</b>	250		1	
<b>Carton / Cardboard box</b>	900 x 900 x 280 mm		Sachet / Bag	
<b>Hauteur palette / Pallet height</b>	1,2 m	1,8 m	1,2 m	1,8 m
<b>Cartons par couche / Boxes per layer</b>	3	3	750	750
<b>Couches par palette / Layers per pallet</b>	1	1	1	1
<b>Cartons par palette / Boxes per pallet</b>	3	3	750	750
<b>Produits par palette / Products per pallet</b>	750	750	750	750
<b>Poids palette net / Pallet net weight</b>	94 kg	94 kg		
<b>Poids palette brut / Pallet gross weight</b>	114 kg	114 kg		

PU 5020 NJ

