

# 720 Nitrile



## BEI FOLGENDEN RISIKEN EMPFOHLEN:

Griffsicherheit

Schutz gegen Chemikalien

## FÜR FOLGENDE BEREICHE EMPFOHLEN:

Maritimer Bereich

Chemikalie

## Strickgewebe Polyester/Nylon Nitrilbeschichtung

### BESCHREIBUNG

- Vollbeschichtung, zusätzliche Beschichtung der ganzen Hand
- Wellenkante
- Komplett angeraute Oberfläche
- Antibakterielle und geruchsabweisende Behandlung
- Spezielle Kohlenwasserstoffbehandlung
- Anatomische Form
- Nahtloses Strickgewebe

### VORTEILE

- Leichter und elastischer Handschuh, fusselarm und sehr lange formstabil
- Schützt gegen Öle, Kohlenwasserstoffe, Fette und Abrieb, bietet effiziente und dauerhafte Griffsicherheit
- Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung, sicheres Ergreifen von Objekten
- Oberflächenbearbeitung für besseres Feingefühl und mehr Griffsicherheit
- Verbesserte Hygiene
- Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
- Keine Hautreizungen durch Nähte
- Schutz des Unterarms

### LIEFERBARE GRÖßEN

7/S • 8/M • 9/L • 10/XL • 11/XXL

### LÄNGE

Je nach Größe, in mm (flach liegend)

300-320

### VERPACKUNG

Paar pro Beutel/Karton

10/120

### FARBE TRÄGERGEWEBE/BESCHICHTUNG

Blau


### STÄRKE

in mm

1,10

### VERWENDUNGSHINWEISE

- Die angegebene Größe entspricht einem gut sitzenden Handschuh.
- Die angegebene Leistungsstufe für die Undurchlässigkeit (EN374-3) gibt nicht das tatsächliche Schutzniveau am Arbeitsplatz wieder, da die Leistung von weiteren Faktoren beeinflusst werden kann.
- Ohne vorherige Prüfung nicht mit anderen als den getesteten Chemikalien verwenden.
- Handschuhe aus ausgesprochen zugfestem Material; nicht verwenden, wenn die Gefahr des Erfasstwerdens durch Maschinen besteht.
- Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern.
- Die Handschuhe vor dem Ausziehen mit Wasser abspülen, bei Bedarf ein neutrales Waschmittel verwenden.

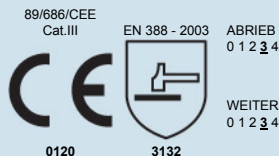

EN 374-2 - 2003	EN 374-3 - 2003	A - METHANOL	J - N-HEPTAN
0 1 2 3 4 5	0 1 2 3 4 5 6	0 1 2 3 4 5 6	0 1 2 3 4 5 6
K - ÄTZNATRON 40%		L - SCHWEFELSAURE 96%	
0 1 2 3 4 5 6		0 1 2 3 4 5 6	

EC-Konformitätserklärung  
ausgestellt von der benannten Stelle  
0120

SGS United Kingdom Ltd., Systems & Services certification 202B Worle Parkway - Weston-super-Mare, BS22 6 WA - Vereinigtes Königreich

## SHOWA BEST GLOVE

Tour Franklin - La Défense 8 - 92042 Paris La Défense Cedex - France

Tel. +33 (0)1 55 62 14 20 - Fax +33 (0)1 55 62 14 29

info@showabestglove.eu - www.showabestglove.eu

Die Beschreibungen, Eigenschaften, Anwendungsbereiche und Fotos dienen der Information und stellen keine vertragliche Verpflichtung dar. Der Hersteller behält sich das Recht vor, alle ihm notwendig erscheinenden Änderungen vorzunehmen.

[ Datum der Aktualisierung 13/10/11 ]



Das Optimum an Komfort und Feingefühl