

## FlexiGuard Schutzschläuche und Verschraubungen

### PVC-Schutzschlauch mit Federstahldraht, spiralverstärkt

FlexiGuard Schutzschläuche werden im Maschinen- und Anlagenbau, in der Robotik sowie als Schutz für die Zuführung zum Schaltschrank eingesetzt.


#### Hauptmerkmale

- Hoch flexibel
- Sehr gute mechanische Eigenschaften
- Gute Beständigkeit gegen Laugen und Säuren
- Gute Beständigkeit gegen Chemikalien
- Gute Beständigkeit gegen UV und Ozon



FlexiGuard FG mit Verschraubung FG-UH.

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>MATERIAL</b>                 | Weich-PVC (PVC, cadmiumfrei, Stahl (ST)) |
| <b>Betriebstemperatur</b>       | -20 °C bis +70 °C, (+80 °C, 200 h)       |
| <b>Brandschutzeigenschaften</b> | UL94 HB                                  |

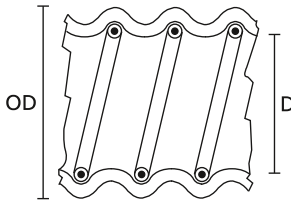

FlexiGuard

| TYP  | Ø D  | Außen Ø (OD) | Min. Biege-<br>radius (R) | Rollen-<br>länge | Farbe     | Art.-Nr.  |
|------|------|--------------|---------------------------|------------------|-----------|-----------|
| FG14 | 10,0 | 14,0         | 14                        | 10 m             | Grau (GY) | 167-00209 |
| FG17 | 13,0 | 17,0         | 17                        | 10 m             | Grau (GY) | 167-00211 |
| FG19 | 15,0 | 19,0         | 19                        | 10 m             | Grau (GY) | 167-00213 |
| FG21 | 16,0 | 21,0         | 21                        | 10 m             | Grau (GY) | 167-00216 |
| FG27 | 21,0 | 27,0         | 27                        | 10 m             | Grau (GY) | 167-00221 |
| FG36 | 30,0 | 36,0         | 36                        | 10 m             | Grau (GY) | 167-00229 |
| FG45 | 38,0 | 45,0         | 45                        | 10 m             | Grau (GY) | 167-00236 |
| FG56 | 48,0 | 56,0         | 56                        | 10 m             | Grau (GY) | 167-00248 |

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.  
Mindestbestellungen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.