


Bubblemat

Effektive, ergonomische Arbeitsplatzmatte mit genoppter Oberfläche

- Die Noppen regen zu mehr Bewegung an und der Kreislauf wird stimuliert – Ermüddungserscheinungen wird zuverlässig vorgebeugt.
- Ideal für statische Steharbeitsplätze.
- Als Einzel-, End- bzw. Mittelmatten.
- Optional: Nitrilgummi Ausführung Sonderanfertigungen/- ausföhrungen auf Anfrage.

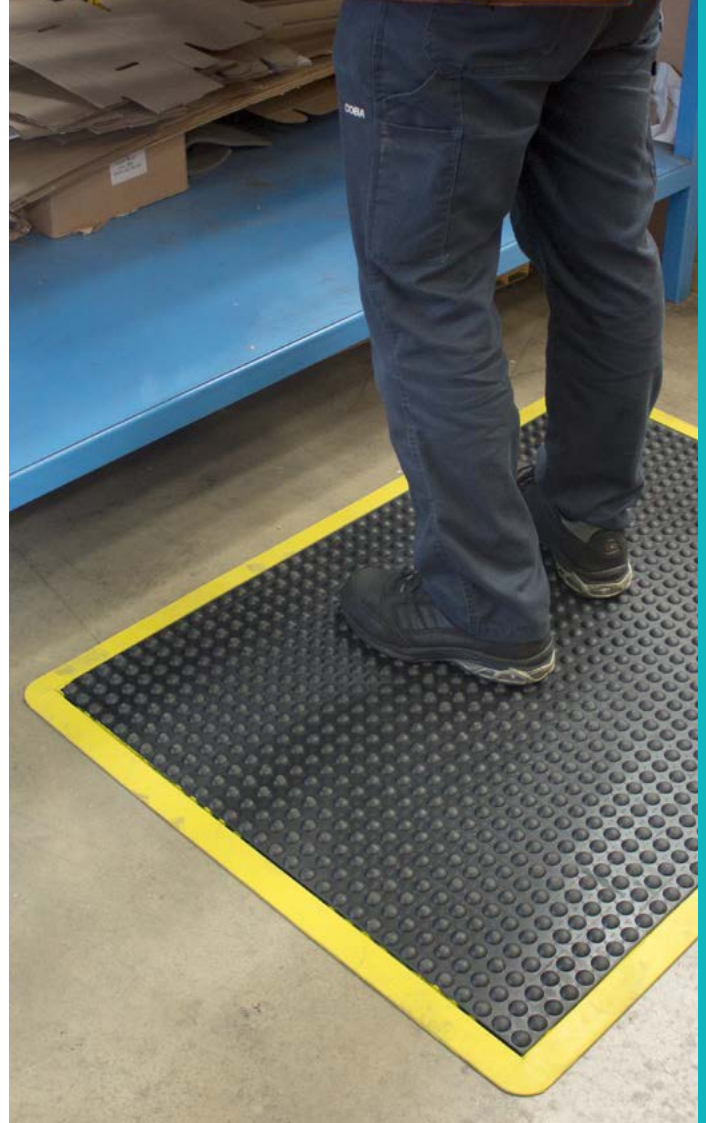

Technische Daten

Material:	Naturgummi
Oberseite:	Genoppte Oberfläche
Materialstärke:	14 mm
Temperaturbeständigkeit:	von -30°C bis +50°C
Witterungsbeständigkeit:	Hauptsächlich für trockene Innenbereiche
Typischer Anwendungsbereich:	Ideal für Arbeitsplätze mit langen statischen Stehphasen.
Montage:	Die einzelnen Elemente werden verzahnt und können beliebige Flächen decken, einzelne Mattenmodule können als Ganzheit funktionieren, abgeschrägte Kanten
Reinigung:	Absaugen, abfegen oder -wischen.
Rutschfestigkeit:	30 BPN, gemäß ASTM E304
Herkunftsland:	Sri Lanka

Größen	Standard	Nitril	Gewicht
0,6 m x 0,9 m (Matte)	BF010001	BF010001N	6,35 kg
0,9 m x 1,2 m (Matte)	BF010002	BF010002N	10,50 kg
0,6 m x 0,9 m (Endstück)	BF010003	BF010003N	6,35 kg
0,6 m x 0,9 m (Mittelstück)	BF010004	BF010003N	6,35 kg

Größen	Safety	Gewicht
0.6m x 0.9m	BF010701	5.00 kg
0.9m x 1.2m	BF010702	11.00 kg
0.6m x 0.9m Endstück	BF010703	5.00 kg
0.6m 0.9m x Mittelstück	BF010704	11.00 kg
0.9m x 1.2m Endstück	BF010705	11.00 kg
0.9m x 1.2m Mittelstück	BF010706	11.00 kg

