




Datenblatt

Profil 8 40x40, leicht

Best.-Nr.: 7613319, 7613313 & 7613322

DEUTSCH

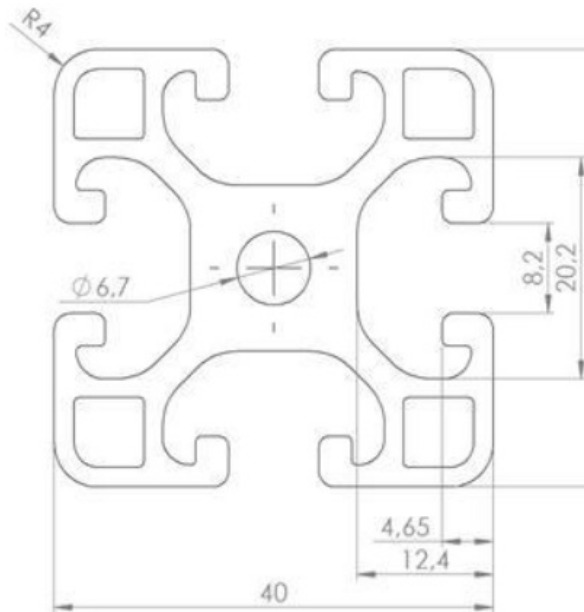

Profil: 40 mm x 40 mm
Nutgröße: 8 mm
Profillänge: 1000mm, 2000mm und 3000mm
Anzahl der Nuten: 4
Material: Eloxiertes Aluminium

Trägheitsmoment	I_x	9,18	cm ⁴
Schnitt-Modul	W_x	4,59	cm ³
Masse	G	1,5	kg/m
Profilnut		8	mm
Verpackungseinheit	PU	16	Stk.

Technische Daten-Strebenprofile

EN AW - 6063 DIN EN 573
Eloxierend E6EV1



RS Artikel-Nr.	40-Zeichen-Beschreibung	Profillänge
7613319	Profil 8 40x40 Licht 1 m	1000 mm
7613313	Profil 8 40x40 Licht 2m	2000 mm
7613322	Profil 8 40x40 Licht 3m	3000mm