 



Druckluftspeicher CRVZS-2

Teilenummer: 160236

FESTO

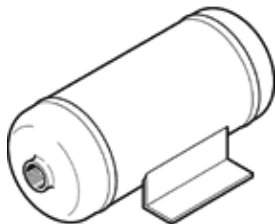

Datenblatt

Merkmal	Wert
Volumen	2 l
Einbaulage	beliebig
Entspricht Norm	AD 2000-Merkblatt
Betriebsdruck	-0,95 ... 16 bar
Zertifikat ausstellende Stelle	TSSACRN0H17477.5C
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [:-::-] Stickstoff
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Mediumstemperatur	-10 ... 100 °C
Umgebungstemperatur	-10 ... 100 °C
Zulassung	CRN TÜV
Max. Anziehdrehmoment Anschlussgewinde	55 Nm
Produktgewicht	1.681 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss	G1/2
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Druckluftspeicher	hochlegierter Stahl rostfrei