


# Anschlussleiste VABM-L1-10HW-G18-6-GR

Teilenummer: 573436

FESTO

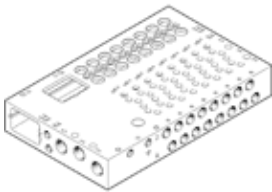

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Rastermaß	10,5 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Anzahl der Ventilplätze	6
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur	-20 ... 60 °C
Zulassung	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
Produktgewicht	464 g
Anschluss Steuerhilfsluft 12/14	M5
Anschluss Steuerabluft 82/84	M5
Pneumatischer Anschluss 1	G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	M7
Pneumatischer Anschluss 3	G1/8
Pneumatischer Anschluss 4	M7
Pneumatischer Anschluss 5	G1/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung