


Magnetspule VACN-N-A1-3A

Teilenummer: 8029135

FESTO

für Ankersystem FN, Anschlussbild Form A, nach EN 175 301,
230V AC/50-60 Hz.

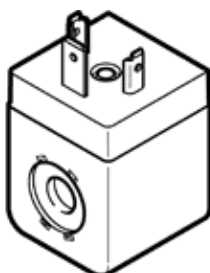

Datenblatt

Merkmal	Wert
Betätigungsart	elektrisch
Einbaulage	beliebig
Einschaltdauer	100%
Isolierstoffklasse	F
Isolierstoffklasse des Lackdrahts	F
Spulenkennwerte	230 V AC: 50 Hz, Anzugsleistung 6,2 VA, Halteleistung 3,7 VA 230 V AC: 60 Hz, Anzugsleistung 4,9 VA, Halteleistung 2,9 VA
Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 10 %
Zertifikat ausstellende Stelle	DNVGL-TAA000011J
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
Produktgewicht	95 g
Elektrischer Anschluss	nach DIN EN 175301-803 Anschlussbild Form A nach EN 175301-803
Befestigungsart	mit Rändelmutter
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff Stahl
Werkstoff Steckkontakte	Messing
Werkstoff Wicklung	Kupfer