


# Magnetspule VACF-A-A1-1

Teilenummer: 8030822

★ Kernprogramm

FESTO

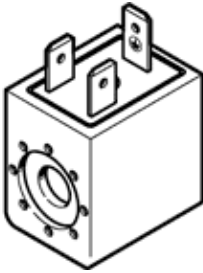

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Einschaltdauer	100%
Isolierstoffklasse	H
Spulenkennwerte	24 V DC: 2,6 W
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 10 %
Zertifikat ausstellende Stelle	DNVGL-TAA000011J
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-20 ... 50 °C
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
Zulassung	c UL us - Recognized (OL)
Elektrischer Anschluss	nach EN 175301-803 Anschlussbild Form A nach EN 175301-803
Befestigungsart	mit Rändelmutter
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA Stahl
Werkstoff Magnetspule	Kupfer Stahl Thermoplast
Werkstoff Wicklung	Kupfer