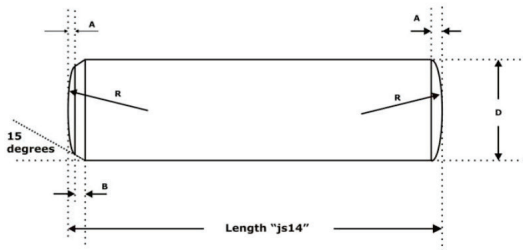


Datenblatt

Stahl-Parallel-Dübelstift

Best.-Nr.: 270596

**Produktbeschreibung:**

Durchgehärtete Präzisionsgeschliffene Dübel nach DIN6325 werden mit einer Presspassungstoleranz "m6" Durchmesserstoleranz und einer "js14" Längentoleranz geliefert. Diese Teile sind so konfiguriert, dass sie einen Radius an einem Ende und eine 'Krone' am anderen Ende haben.

Wird verwendet, um Teile in fester Position zu halten, die Ausrichtung zwischen verschiedenen Teilen aufrechtzuerhalten oder um verschiedene Komponenten miteinander zu verbinden.

Produktstandard:

DIN 6325

Material:**Legierungsstahl**

1.3505 (100Cr6) Gehärtet auf HRC58-62

Oberfläche:

Erd-

Teile-Nr.	Größe	Durchmessertoleranz	Krone	Fase	Konisch	radius
		D	A	B	C	R
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
270524	2,5 x 10	2,502/2,508	0,25	0,7	0,4	2,5
270530	2,5 x 12	2,502/2,508	0,25	0,7	0,4	2,5
270546	2,5 x 20	2,502/2,508	0,25	0,7	0,4	2,5
270552	3 x 12	3,002/3,008	0,3	0,8	0,45	3
270568	3 x 20	3,002/3,008	0,3	0,8	0,45	3
270574	3 x 24	3,002/3,008	0,3	0,8	0,45	3
270580	4 x 20	4,004/4,012	0,4	1	0,6	4
270596	4 x 24	4,004/4,012	0,4	1	0,6	4
270603	4 x 32	4,004/4,012	0,4	1	0,6	4
270619	5 x 20	5,004/5,012	0,5	1,2	0,75	5
270625	5 x 28	5,004/5,012	0,5	1,2	0,75	5
270631	5 x 36	5,004/5,012	0,5	1,2	0,75	5
270647	6 x 24	6,004/6,012	0,6	1,5	0,9	6
270653	6 x 32	6,004/6,012	0,6	1,5	0,9	6
270669	6 x 40	6,004/6,012	0,6	1,5	0,9	6
270675	8 x 24	8,006/8,015	0,8	1,8	1,2	8
270681	8 x 40	8,006/8,015	0,8	1,8	1,2	8
270697	8 x 50	8,006/8,015	0,8	1,8	1,2	8
270704	10 x 24	10,006/10,015	1	2	1,5	10
270710	10 x 40	10,006/10,015	1	2	1,5	10
270726	10 x 50	10,006/10,015	1	2	1,5	10