

Datenblatt

Innengewinde-Schraubensicherung UNC 4-40 für die Verwendung mit D-Steckverbinder, von RS Pro

Best.-Nr.: **453-886**



Produktinformationen

Die Innengewinde-Schraubensicherung von RS Pro ist mit einem UNC 4-40-Gewinde ausgestattet. Sie ist geeignet für die Verwendung mit D-Steckverbindern. Diese Schraubensicherung verfügt über eine Nickeloberfläche für zusätzliche Haltbarkeit.


Eigenschaften und Vorteile

- Buchse
- UNC 4-40-Größe
- 8 mm Schraubenlänge

Technische Daten:

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Steckertyp | D-Steckverbinder |
| Oberfläche | Nickel |
| Geeignet für den Einsatz mit | D-Steckverbinder |
| Schraubenlänge | 8 mm |
| Schraubensicherungstyp | Buchse |
| Gewindegröße | #4-40 UNC |
| Typ | Schraubverriegelung |

**Baugruppen für D-Steckverbinder
in zwei Größen: Buchse (8 mm
Gewindelänge) und Buchse
(13 mm Gewindelänge),
Gewindegröße 4-40 UNC**

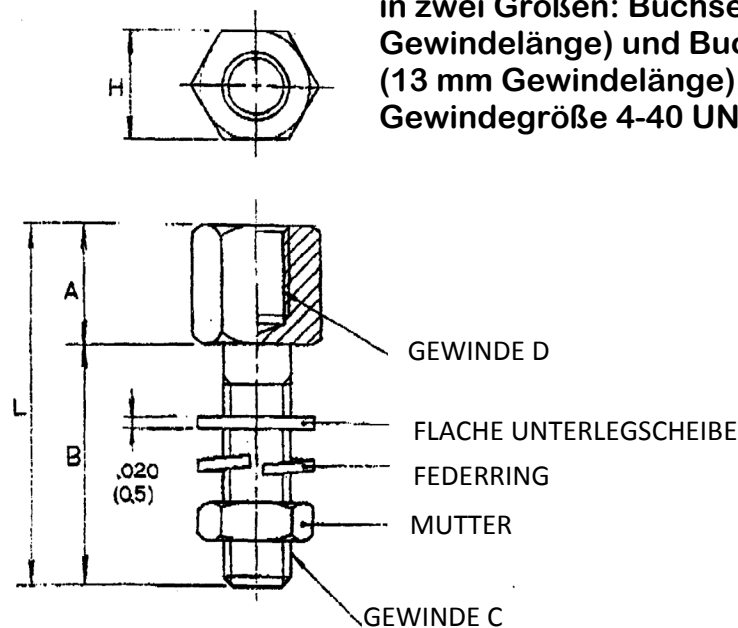

| L ±0.20 (±0.5) | A ±0.20 (±0.5) | B ±0.20 (±0.5) | H | GEWINDE C | GEWINDE D |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|
| .50 (12.7) | .189 (4.8) | .311 (7.9) | .189 (4.8) | #4-40UNC-2A | #4-40UNC-2B |
| .70 (17.8) | .189 (4.8) | .512 (13.0) | .189 (4.8) | #4-40UNC-2A | #4-40UNC-2B |