


Verfügbarkeit : Lieferbar

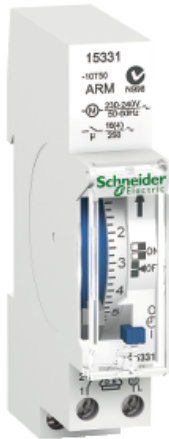

UVP zzgl. MwSt* : 99,10 EUR



Hauptmerkmale

Produktreihe	Acti 9
Produktname	Acti 9 IHH
Kurzbezeichnung des Geräts	IHH
Produkt oder Komponententyp	Mechanical time switch
Anzahl von Kanälen	1
Funktion verfügbar	Manual time changeover

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Gebäude
Lasttyp	10 parallel-korrigierte Leuchtstofflampe, (58 W) 15 parallel-korrigierte Leuchtstofflampe, (40 W) 230 V AC Halogenlampe, (1000 W) 230 V AC Glühlampe, (1000 W) 3 parallel-korrigierte Leuchtstofflampe, (100 W) 7 Fluokompakt-Lampe, (11 W) 7 Fluokompakt-Lampe, (15 W) 7 Fluokompakt-Lampe, (20 W) 7 Fluokompakt-Lampe, (7 W)
Zyklusdauer	7 Tage
Messgenauigkeit	+/- 1 s/Tag
Max. Anzahl Schaltungen	42 EIN - 42 AUS
Mindest-Intervalldauer	2 h
Typ Einstellung	Manuelle Zeitumstellung
Messgenauigkeit	+/- 1 s/Tag 20 °C
Leistungsaufnahme in VA	2,5 VA
Maximaler Schaltstrom	16 A - 250 V AC pf = 1 4 A - 250 V AC pf = 0.6
Betriebsbemessungsspannung Ue	(+/- 10 %) 230 V AC 50/60 Hz

Batterielebensdauer	10 Jahre
Sicherungsdauer	100 h time and program saving
Montagehalterung	Hutschiene
9-mm-Raster	2
Farbton	Weiß (RAL 9003)
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Schutzart (IP)	IP20 B
Breite	18 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	66 mm
Produktgewicht	0,101 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10-50 °C
Schutzart (IP)	Klemmen : IP20 B

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar
Entsorgungshinweise	Verfügbar

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------