





LAMPENFASSUNG BA 9S, OHNE LAMPE,
SCHRAUBANSCHLUSS, FUER FRONTPLATTENBEFESTIGUNG
!!! Auslaufprodukt !!! Nachfolger ist SIRIUS ACT 3SU1



Produkt-Bezeichnung	Lampenfassung
Schaltelement/ Lampenfassung	
Ausführung der Fassung	BA 9s
Anzahl der Lampenfassungen	1
Allgemeine technische Daten	
Produktfunktion	
• Zwangsöffnung	Nein
Produktbestandteil	
• Diode	Nein
• Lampentransformator	Nein
• Leuchtmittel	Nein
• Vorwiderstand	Nein
Isolationsspannung	
• Bemessungswert	250 V
Verschmutzungsgrad	Klasse 3
Spannungsart	
• der Betriebsspannung	AC/DC
Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert	4 kV

Schutzart IP	
<ul style="list-style-type: none"> • des Gehäuses • der Anschlussklemme • bei eingeschraubtem Leuchtmittel 	<p>IP40</p> <p>IP20</p> <p>IP00</p>
Referenzkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750	H
Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009	P
Referenzkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2	P
Betriebsspannung	
<ul style="list-style-type: none"> • bei AC <ul style="list-style-type: none"> — bei 50 Hz Bemessungswert — bei 60 Hz Bemessungswert • bei DC <ul style="list-style-type: none"> — Bemessungswert 	<p>6 ... 230 V</p> <p>6 ... 230 V</p> <p>6 ... 230 V</p>
Hilfsstromkreis	
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte	0
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte	0
Anzahl der Wechsler	
<ul style="list-style-type: none"> • für Hilfskontakte 	0
Anschlüsse/Klemmen	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte	
<ul style="list-style-type: none"> • für Hilfskontakte <ul style="list-style-type: none"> — eindrätig — eindrätig mit Aderendbearbeitung — feindrätig mit Aderendbearbeitung • bei AWG-Leitungen für Hilfskontakte 	<p>2x (1,0 ... 1,5 mm²)</p> <p>2x (0,5 ... 0,75 mm²)</p> <p>2x (0,5 ... 1,5 mm²)</p> <p>2x (18 ... 14)</p>
Anzugsdrehmoment	
<ul style="list-style-type: none"> • für Hilfskontakte bei Schraubanschluss 	0,8 N·m
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
<ul style="list-style-type: none"> • während Betrieb • während Lagerung 	<p>-25 ... +60 °C</p> <p>-25 ... +80 °C</p>
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen	
Befestigungsart	Frontbefestigung
Höhe	36,5 mm
Breite	10 mm
Tiefe	20 mm
Approbationen/Zertifikate	

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Sonstige
 CCC	 EAC	 EG-Konf.
 CSA	Sonstige	Bestätigungen

Sonstige
Umweltbestätigung

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SB3400-1A>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SB3400-1A>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SB3400-1A>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB3400-1A&lang=de

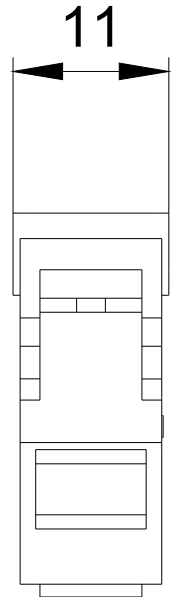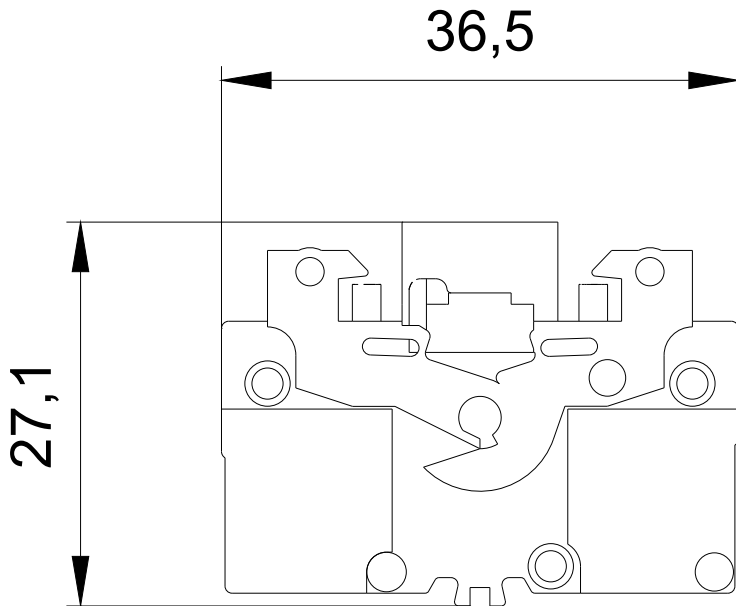

letzte Änderung:

13.05.2019